

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Einfaches installieren im Schaltschrank
- Schienenmontierbares TS35 Modul
- VDE Prüfzeichen
- Zweipolig mit Schutzkontakt

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Electrical-cabinet socket outlet TS 35
Best.-Nr.	8734580000
Art	SCHUKO TS35
GTIN (EAN)	4032248407835
VPE	10 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Bestellbar bis	2024-08-03T00:00:00+02:00

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	45 mm	Höhe (inch)	1.7716 inch
Breite	76 mm	Breite (inch)	2.9921 inch
Länge	60 mm	Länge (inch)	2.3622 inch
Nettogewicht	95 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-20 °C...40 °C	Betriebstemperatur	-20 °C...40
-----------------	----------------	--------------------	-------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Eingang

Nennstrom	16 A
-----------	------

Allgemeine Angaben

Überspannungskategorie	II
------------------------	----

Isolationskoordination

Überspannungskategorie	II	Verschmutzungsgrad	2
------------------------	----	--------------------	---

Allgemeine Daten

Bauform	Installationsgehäuse	Farbe	beige
Tragschiene	TS 35		

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Überspannungskategorie	II	Verschmutzungsgrad	2
------------------------	----	--------------------	---

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000125	ETIM 9.0	EC000125
ETIM 10.0	EC000125	ECLASS 14.0	27-14-40-42
ECLASS 15.0	27-14-40-42		


SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Endwinkel

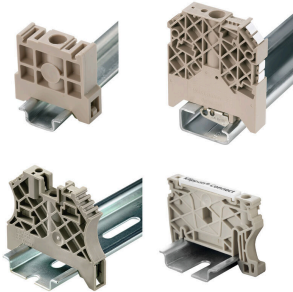

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein Verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Allgemeine Bestelldaten

Art	WEW 35/1 V0 GF SW	Ausführung
Best.-Nr.	1478990000	Endwinkel, schwarz, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 12 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286892	
VPE	50 ST	
Art	WEW 35/2 V0 GF SW	Ausführung
Best.-Nr.	1479000000	Endwinkel, schwarz, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 8 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286779	
VPE	50 ST	

Schlitz-Schraubendreher



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SDIS SL 0.6X3.5X100	Ausführung
Best.-Nr.	1274660000	Schraubendreher, Schraubwerkzeug
GTIN (EAN)	4050118072631	
VPE	1 ST	

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidrive



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	SDIK PZ1 SL	Ausführung
Best.-Nr.	1274730000	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4050118073225	
VPE	1 ST	