


**MI-A-PSM24VDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

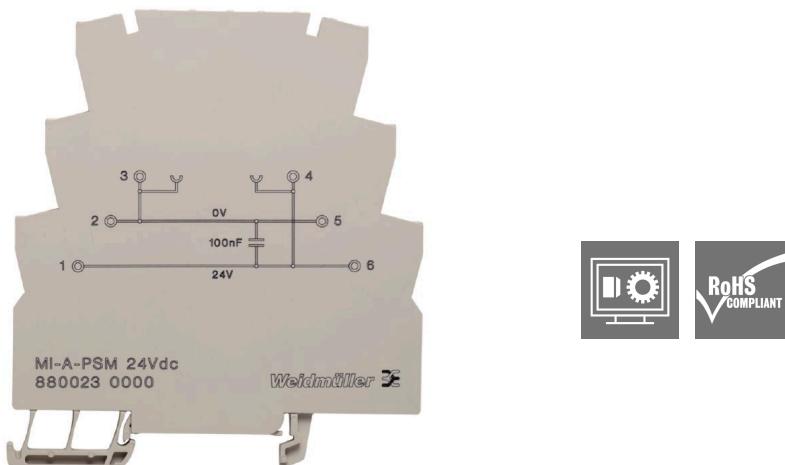

Spezifischer Adapter an RELAIS MICROSERIE mit einem Kabel mit 10-poligem Flachsteckverbinder oder 15-poligem Steckverbinder Sub-D.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Adapter, MICRO-Interface, Steckverbinder IEC 60603/DIN41612, Schraubanschluss
Best.-Nr.	<a href="#">8800230000</a>
Art	MI-A-PSM24VDC
GTIN (EAN)	4032248497171
VPE	10 ST

**MI-A-PSM24VDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	6 mm	Tiefe (inch)	0.2362 inch
Höhe	98 mm	Höhe (inch)	3.8583 inch
Breite	88 mm	Breite (inch)	3.4646 inch
Nettogewicht	32 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-20...85 °C	Betriebstemperatur	0...50 °C
-----------------	-------------	--------------------	-----------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Anschluss Daten**

Versorgungsspannung	max. 30 V AC/DC
---------------------	-----------------

**Bemessungsdaten**

Betriebsspannung	30 V UC	Maximalstrom pro Kanal	0.5 A
Betriebsstrom Gesamt	2 A		

**Isolationskoordinaten (EN50178)**

Entsprechend	DIN EN 50178	Bemessungsisolationsspannung	< 50 V AC
Überspannungskategorie	III	Verschmutzungsgrad	2
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC	0.35 kV		

**Anschluss Versorgung**

Art der Verbindung	Schraubanschluss
--------------------	------------------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**MI-A-PSM24VDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Zeichnungen

## Schaltsymbol

