


MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

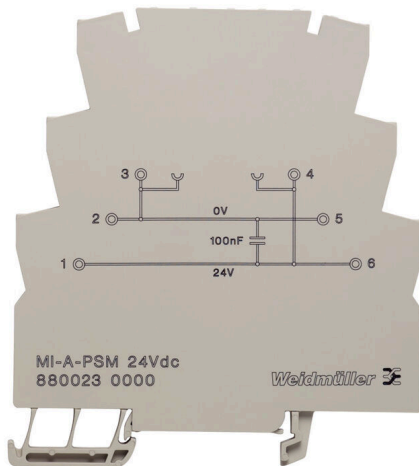

Spezifischer Adapter an RELAIS MICROSERIE mit einem Kabel mit 10-poligem Flachsteckverbinder oder 15-poligem Steckverbinder Sub-D.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Adapter, MICRO-Interface, Steckverbinder IEC 60603/DIN41612, Schraubanschluss
Best.-Nr.	8800230000
Art	MI-A-PSM24VDC
GTIN (EAN)	4032248497171
VPE	10 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2026-02-10T00:00:00+01:00

MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	6 mm	Tiefe (inch)	0.2362 inch
Höhe	98 mm	Höhe (inch)	3.8583 inch
Breite	88 mm	Breite (inch)	3.4646 inch
Nettogewicht	32 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-20...85 °C	Betriebstemperatur	0...50 °C
-----------------	-------------	--------------------	-----------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Anschluss Daten

Versorgungsspannung	max. 30 V AC/DC
---------------------	-----------------

Bemessungsdaten

Betriebsspannung	30 V UC	Maximalstrom pro Kanal	0.5 A
Betriebsstrom Gesamt	2 A		

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend	DIN EN 50178	Bemessungsisolationsspannung	< 50 V AC
Überspannungskategorie	III	Verschmutzungsgrad	2
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC	0.35 kV		

Anschluss Versorgung

Art der Verbindung	Schraubanschluss
--------------------	------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Zeichnungen

Schaltsymbol

