

**IE-XM-RJ45/IDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Tragschienenoutlet, Ausführung Modul RJ45 gemäß IEC 60603-7-5 1, für Aderaussendurchmesser bis 1,6 mm

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Tragschienen-Outlet, RJ45, RJ45 Modul, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr.	<a href="#">8808360000</a>
Art	IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN)	4032248505944
VPE	1 ST

**IE-XM-RJ45/IDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

## Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	53 g
--------------	------

**Temperaturen**

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-25 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Daten**

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	IDC
Artikelbeschreibung	RJ45 Modul	Aufbau	Sichtfenster für Beschriftungen 1 TE Rastermaß gemäß DIN 43880, insta-fähig
Beschaltung	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	Farbe	lichtgrau
Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0	Isolationsdurchmesser, min.	0.7 mm
Isolationsdurchmesser, max.	1.6 mm	Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig	0.4...0.64 mm	Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)	AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig	0.48...0.64 mm	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)	AWG 26...AWG 22
Manteldurchmesser, min.	5.5 mm	Manteldurchmesser, max.	10 mm
Montageart	TS 35	Schirmung	Ja
Schutzart	IP20	Steckzyklen	750 (RJ45)

**Allgemeine Standards**

Zertifikat-Nr. (DNV)	TAE00003EW	Steckverbinder Norm	IEC 60603-7-5
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369		

**Elektrische Eigenschaften**

Kontaktwiderstand	≤ 20 mΩ	Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	≥ 1500 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Isolationswiderstand	500 MΩ
Strombelastbarkeit bei 50 °C	1 A	PoE / PoE+	gemäß IEEE 802.3at

**Technische Daten****Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		


## IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

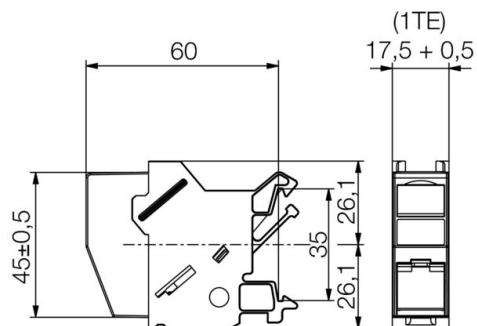

### Produktbild



## IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Outlet-Markierer



Markierer für das Beschriftungsfeld der Tragschienenoutlets von Weidmüller.

Ihre Vorteile:

- weiß
- neutral
- im Beschriftungsbogen

### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-DM	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">8813500000</a>	
GTIN (EAN)	4032248513345	
VPE	50 ST	