

## IE-P-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Anschlusstecker, Stecker, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 gemäß IEC 61076-3-106
Best.-Nr.	<a href="#">8808380000</a>
Art	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 29 g

### Temperaturen

Lagertemperatur Betriebstemperatur -40 °C...70 °C  
 Verlegetemperatur

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	IDC
Artikelbeschreibung	Stecker	Beschaltung	EIA/TIA T568 A
Farbe	lichtgrau	Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Montageart	Bodenmontage, für freifliegende Verbindungen, Wandmontage	Schirmung	360°; Schirmkontakt
Schutzart	IP67	Steckzyklen	750

### Allgemeine Standards


Zertifikat-Nr. (DNV)	TAE00003EW	Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5
----------------------	------------	---------------------	---------------------------------------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

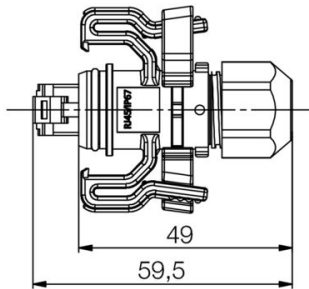

**IE-P-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Zubehör****Presswerkzeuge für Modulare Steckverbinder**

Presswerkzeuge für modulare Steckverbinder System WE und DEC

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Drei Funktionen in einem Werkzeug

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	TT 8 RS MP 8	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202800000</a>	Presswerkzeuge, Crimpwerkzeug für Kontakte
GTIN (EAN)	4032248512072	
VPE	1 ST	

**RJ45 crimp**

RJ45 Crimp-Steckverbinder gemäß IEC 60603-7-51 für Aderdurchmesser bis 1,05 mm

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-PM-RJ45-TH	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1963580000</a>	Stecker RJ45 Crimp, Stecker ohne Knickschutzülle, Cat.6A / Class
GTIN (EAN)	4032248645688	EA (ISO/IEC 11801 2010)
VPE	100 ST	

## IE-P-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Gegenstücke

www.weidmueller.com

### Sets - RJ45

SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz



### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">8829450000</a>	Einbaufansch, Kupplungsflansch, 90° gewinkelt, runter, Cat.6 (ISO/
GTIN (EAN)	4032248532476	IEC 11801), IP67
VPE	1 ST	
Art	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">8829440000</a>	Einbaufansch, Kupplungsflansch, 90° gewinkelt, rauf, Cat.6 (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248532469	11801), IP67
VPE	1 ST	
Art	IE-XM-RJ45/IDC-IP67	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">8808440000</a>	Einbaufansch, RJ45 Modul-Flansch, gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4032248506026	IEC 11801 2010), IP67
VPE	1 ST	
Art	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">8808450000</a>	Einbaufansch, Kupplungs-Flansch, gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4032248506033	IEC 11801 2010), IP67
VPE	1 ST	