

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Anschlusstecker, Stecker, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 gemäß IEC 61076-3-106
Best.-Nr.	8808380000
Art	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 29 g

Temperaturen

Lagertemperatur Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Verlegetemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	IDC
Artikelbeschreibung	Stecker	Beschaltung	EIA/TIA T568 A
Farbe	lichtgrau	Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Montageart	Bodenmontage, für freifliegende Verbindungen, Wandmontage	Schirmung	360°; Schirmkontakt
Schutzart	IP67	Steckzyklen	750


Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (DNV)	TAE00003EW	Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5
----------------------	------------	---------------------	---------------------------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Maßzeichnung

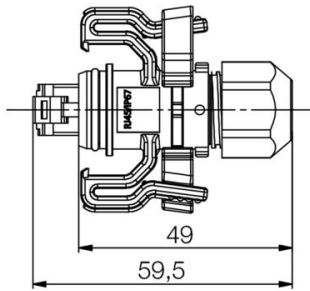

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Presswerkzeuge für Modulare Steckverbinder**

Presswerkzeuge für modulare Steckverbinder System WE und DEC

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Drei Funktionen in einem Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Art	TT 8 RS MP 8	Ausführung
Best.-Nr.	9202800000	Presswerkzeuge, Crimpwerkzeug für Kontakte
GTIN (EAN)	4032248512072	
VPE	1 ST	

RJ45 crimp

RJ45 Crimp-Steckverbinder gemäß IEC 60603-7-51 für Aderdurchmesser bis 1,05 mm

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-PM-RJ45-TH	Ausführung
Best.-Nr.	1963580000	Stecker RJ45 Crimp, Stecker ohne Knickschutzülle, Cat.6A / Class
GTIN (EAN)	4032248645688	EA (ISO/IEC 11801 2010)
VPE	100 ST	

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Gegenstücke

www.weidmueller.com

Sets - RJ45

SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz



Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67	Ausführung
Best.-Nr.	8829450000	Einbaufansch, Kupplungsflansch, 90° gewinkelt, runter, Cat.6 (ISO/
GTIN (EAN)	4032248532476	IEC 11801), IP67
VPE	1 ST	
Art	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67	Ausführung
Best.-Nr.	8829440000	Einbaufansch, Kupplungsflansch, 90° gewinkelt, rauf, Cat.6 (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248532469	11801), IP67
VPE	1 ST	
Art	IE-XM-RJ45/IDC-IP67	Ausführung
Best.-Nr.	8808440000	Einbaufansch, RJ45 Modul-Flansch, gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4032248506026	IEC 11801 2010), IP67
VPE	1 ST	
Art	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67	Ausführung
Best.-Nr.	8808450000	Einbaufansch, Kupplungs-Flansch, gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4032248506033	IEC 11801 2010), IP67
VPE	1 ST	