

**IE-TO-SCD-MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Tragschienenoutlet, Ausführung Kupplung SC-Duplex  
gemäß IEC 61754-4

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Tragschienen-Outlet, LWL, SC-Duplex, Multimode, GOF, POF, IP20
Best.-Nr.	<a href="#">8946970000</a>
Art	IE-TO-SCD-MM
GTIN (EAN)	4032248734979
VPE	10 ST

**IE-TO-SCD-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (UL)	E477798

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	67 mm	Tiefe (inch)	2.6378 inch
Breite	17.5 mm	Breite (inch)	0.689 inch
Länge	59.6 mm	Länge (inch)	2.3465 inch
Nettogewicht	40.1 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

**Allgemeine Daten**

Farbe	lichtgrau	Gehäusebasismaterial	PA UL 94 VO
Montageart	TS 35	Schutzart	IP20
Steckzyklen	1000	Fasertyp	Multimode, GOF, POF
Einfügungsdämpfung	≤ 0,4 dB	Anschluss 1	SC-Duplex
Anschluss 2	SC-Duplex		

**Allgemeine Standards**

Steckverbinder Norm	IEC 61754-4	Zertifikat-Nr. (UL)	E477798
---------------------	-------------	---------------------	---------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		


## IE-TO-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

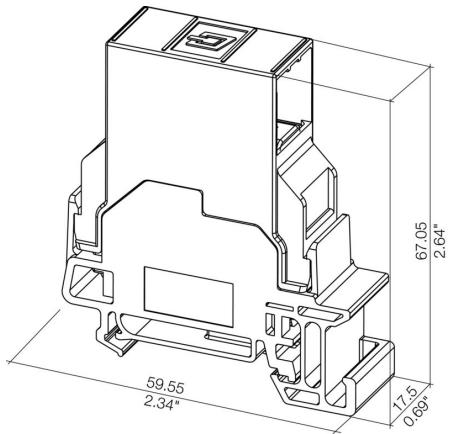


**IE-TO-SCD-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

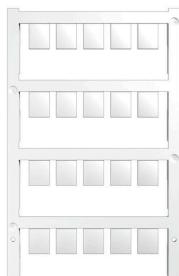**Neutral**

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 ST	