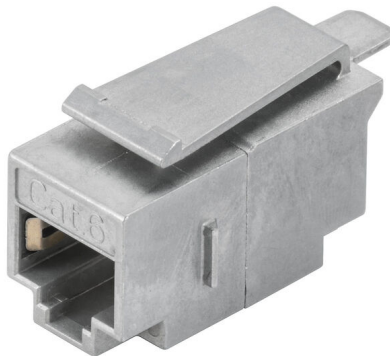


IE-XR-RJ45/RJ45-2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

IE-Steckverbinder in IP20 für Kupfer- und Lichtwellenleiter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einbaufansch, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Best.-Nr.	8952950000
Art	IE-XR-RJ45/RJ45-2
GTIN (EAN)	4032248744329
VPE	24 ST

IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	21.33 g
--------------	---------

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Schirmung	360°; Schirmkontakt
Schutzart	IP20	Steckkraft	≤ 30 N
Steckzyklen	750		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 60603-7-5
---------------------	---------------

Elektrische Eigenschaften


Kontaktwiderstand	≤ 20 mΩ	Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	≥ 1500 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Strombelastbarkeit bei 50 °C	1 A
PoE / PoE+	gemäß IEEE 802.3at		

Klassifikationen


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Zeichnungen

Maßzeichnung

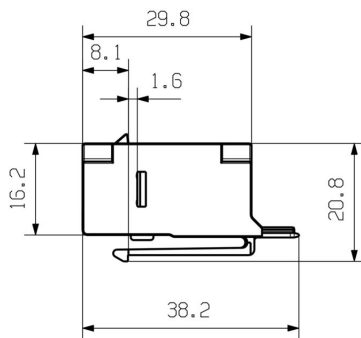

Maßzeichnung

 

Montageausschnitt

