

M-D-STRIPAX +6 MEHA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Feindrätige und massive Leiter mit PVC-, Teflon (PTFE)- und Silikon-Isolationen
- Keine Beschädigung des Leiters durch spezielle Formmesser
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar
- Sämtliche Einsätze für ein Gehäuse
- Führungsstege in den Messerkassetten erleichtern das richtige Positionieren des Leiters im Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
Best.-Nr.	9003500000
Art	M-D-STRIPAX +6 MEHA
GTIN (EAN)	4008190107109
VPE	1 ST

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0.6299 inch
Höhe	135 mm	Höhe (inch)	5.3149 inch
Breite	82 mm	Breite (inch)	3.2283 inch
Nettogewicht	106.38 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abisolierwerkzeug mit 6 Messersätzen
---------------------	--------------------------------------

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	Leiter mit Spezialisolationen	Leiterdurchmesser, max.	1.3 mm
Leiterdurchmesser, min.	0.2 mm	Abisolierbereich AWG, max.	18 AWG
Abisolierbereich AWG, min.	32 AWG	Abisolierlänge, max.	7 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	0.82 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.03 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zeichnungen

www.weidmueller.com

Anwendungsbeispiel




M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör / Ersatzteile

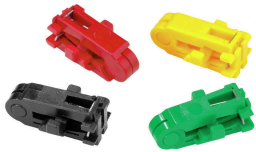

- Feindrätige und massive Leiter mit PVC-, Teflon (PTFE)- und Silikon-Isolationen
- Keine Beschädigung des Leiters durch spezielle Formmesser
- Kein Aufspleißen der Einzelleiter
- Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar
- Sämtliche Einsätze für ein Gehäuse
- Führungsstege in den Messerkassetten erleichtern das richtige Positionieren des Leiters im Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Art	MEHA KP GE M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	9003600000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4008190140274	
VPE	1 ST	
Art	MEHA KP RT M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	9003610000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4008190058272	
VPE	1 ST	
Art	MEHA KP GN M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	9003620000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4008190130527	
VPE	1 ST	
Art	MEHA KP BL M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	9003630000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4008190094256	
VPE	1 ST	
Art	MEHA KP SW M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	9003640000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4008190020507	
VPE	1 ST	
Art	MEHA KP WS M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	9006970000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4032248363711	
VPE	1 ST	