


## H2,5/14D BL BD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

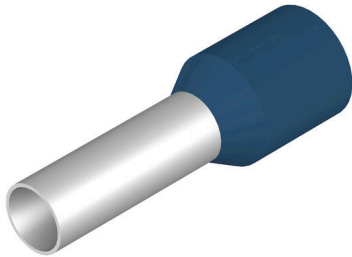

- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 8 mm, blau
Best.-Nr.	<a href="#">9004360000</a>
Art	H2,5/14D BL BD
GTIN (EAN)	4008 190083397
VPE	500 ST
Verpackung	Bandware

### Technische Daten

#### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

#### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0.12 g

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Technische Daten

Artikelbeschreibung	verkettete Aderendhülsenstreifen, Farbe blau	Ausführung	Standard
---------------------	----------------------------------------------	------------	----------

#### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	2.2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragendurchmesser (D2)	4.2 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	14.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Militärische Bezeichnung	T 20A 017 A
Abisolierlänge	12 mm	Leiteranschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Farbcode	DIN		

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

