


H0,34/12 TK BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

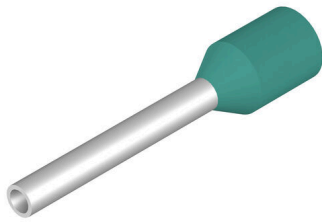

- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---------------------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, türkis |
| Best.-Nr. | 9004390000 |
| Art | H0,34/12 TK BD GSP |
| GTIN (EAN) | 4008 19088 1016 |
| VPE | 5000 ST |
| Verpackung | Rolle |

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 0.08 g |
|--------------|--------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | verkettete Aderendhülse auf Rolle, Farbe türkis | Ausführung | Standard |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------|----------|

Aderendhülsen

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|
| Kontaktflächendurchmesser (D1) | 0.8 mm | Kontaktflächenlänge (L2) | 8 mm |
| Kragendurchmesser (D2) | 2 mm | Kunststoffkragendicke (S2) | 0.25 mm |
| L1 in mm | 12.00 mm | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 22 |
| Metallhülsendicke (S1) | 0.15 mm | Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt | 0.34 mm ² | Farbcode | Weidmueller |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Zeichnung

