

H1,5/16D ZH SW SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

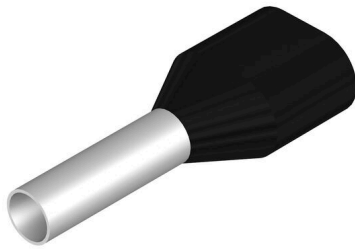

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, schwarz
Best.-Nr.	9004420000
Art	H1,5/16D ZH SW SV
GTIN (EAN)	4008190167455
VPE	500 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.17 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe schwarz	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	-----------------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	2.2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragenbreite (B)	3.6 mm	Kragenhöhe (A)	6.5 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm	L1 in mm	16.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16	Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm
Abisolierlänge	11 mm	Leiteranschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Farbcode	DIN		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

