


H6,0/23D ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

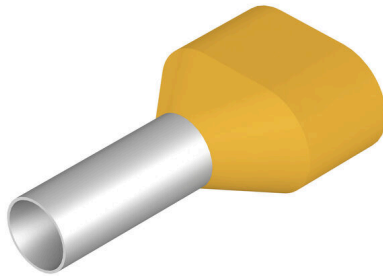

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, gelb
Best.-Nr.	9004720000
Art	H6,0/23D ZH GE SV
GTIN (EAN)	4008190962210
VPE	100 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.7 g
--------------	-------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe gelb	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--------------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	4.5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	6.2 mm	Kragenhöhe (A)	11.4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.5 mm	L1 in mm	23.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 10	Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm
Abisolierlänge	20 mm	Leiteranschlussquerschnitt	6 mm ²
Farbcode	DIN		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

