

H0,5/14D ZH W SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

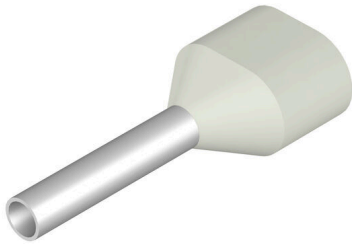

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß
Best.-Nr.	9004780000
Art	H0,5/14D ZH W SV
GTIN (EAN)	4008190188481
VPE	500 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.12 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe weiß	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--------------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	1.4 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragenbreite (B)	3 mm	Kragenhöhe (A)	5 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm	L1 in mm	14.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 20	Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm
Abisolierlänge	11 mm	Leiteranschlussquerschnitt	0.5 mm ²
Farbcode	DIN		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

