


H1,0/19 ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

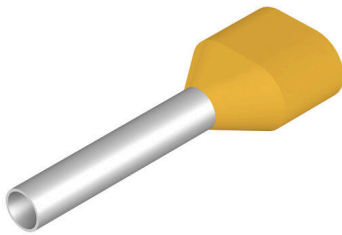

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, gelb
Best.-Nr.	9004910000
Art	H1,0/19 ZH GE SV
GTIN (EAN)	4008190482688
VPE	500 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.19 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe gelb	Ausführung	Zwillings-Aderendhülse
---------------------	---------------------------------------	------------	------------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	3.2 mm	Kragenhöhe (A)	5.8 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm	L1 in mm	19.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 17	Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm
Abisolierlänge	16 mm	Leiteranschlussquerschnitt	1 mm ²
Farbcode	Weidmueller		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

