


## H6,0/23 ZH SW SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

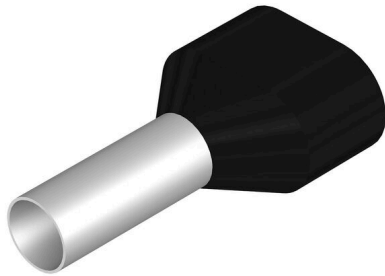

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, schwarz
Best.-Nr.	<a href="#">9004930000</a>
Art	H6,0/23 ZH SW SV
GTIN (EAN)	4008190482701
VPE	100 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.69 g
--------------	--------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe schwarz	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	---	------------	-----------------------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	4.5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	6.2 mm	Kragenhöhe (A)	11.4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.5 mm	L1 in mm	23.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 10	Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm
Abisolierlänge	20 mm	Leiteranschlussquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>
Farbcode	Weidmueller		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

