


**H0,75/16T ZH HBL SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

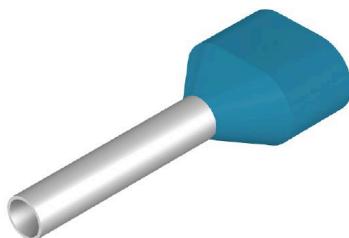

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, hellblau
Best.-Nr.	<a href="#">9005140000</a>
Art	H0,75/16T ZH HBL SV
GTIN (EAN)	4008190482725
VPE	500 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0.15 g
--------------	--------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe hellblau	Ausführung	Zwillings-Aderendhülse
---------------------	---	------------	------------------------

**Aderendhülsen**

Kontaktfächendurchmesser (D1)	1.7 mm	Kontaktfächendurchmesser (D1)	1.7 mm
Krallenbreite (B)	3 mm	Krallenbreite (B)	5.5 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 18	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 18
Abisolierlänge	13 mm	Abisolierlänge	13 mm
Farbcode	Telemecanique	Farbcode	Telemecanique

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ETIM 10.0	EC000005
ECLASS 15.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01

**H0,75/16T ZH HBL SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Zeichnung**