


H2,5/21 ZH GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

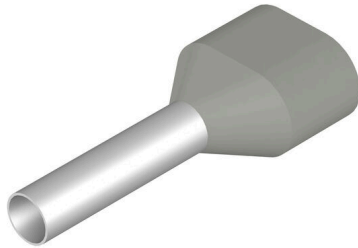

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau
Best.-Nr.	9005 150000
Art	H2,5/21 ZH GR SV
GTIN (EAN)	4008 190482732
VPE	250 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.06 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe grau	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--------------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	2.8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	4.5 mm	Kragenhöhe (A)	8 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.4 mm	L1 in mm	21.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14	Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm
Abisolierlänge	15 mm	Leiteranschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Farbcode	Miscellaneous		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

