


## H6,0/23T ZH GN SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

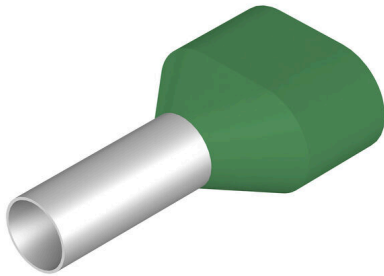

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, grün
Best.-Nr.	<a href="#">9005 160000</a>
Art	H6,0/23T ZH GN SV
GTIN (EAN)	4008 190482749
VPE	100 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.69 g
--------------	--------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe grün	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--------------------------------------	------------	-----------------------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	4.5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	6.2 mm	Kragenhöhe (A)	11.4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.5 mm	L1 in mm	23.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 10	Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm
Abisolierlänge	20 mm	Leiteranschlussquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>
Farbcode	Telemecanique		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

