


H10,0/26T ZH BR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

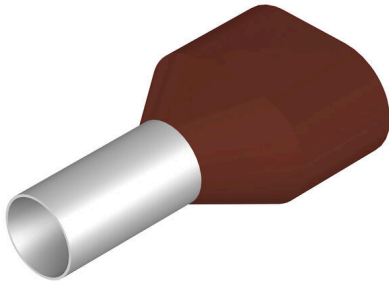

- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, braun
Best.-Nr.	9005170000
Art	H10,0/26T ZH BR SV
GTIN (EAN)	4008190482756
VPE	100 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.89 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe braun	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	---------------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	5.8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	7.6 mm	Kragenhöhe (A)	13.4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.5 mm	L1 in mm	26.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8	Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm
Abisolierlänge	17 mm	Leiteranschlussquerschnitt	10 mm ²
Farbcode	Telemecanique		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

