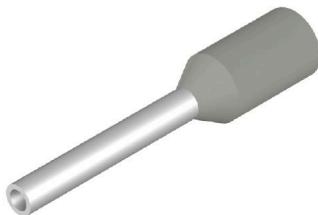


H0,14/10 GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, grau
Best.-Nr.	9005180000
Art	H0,14/10 GR SV
GTIN (EAN)	4008190859909
VPE	500 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.05 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen Farbe grau	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	0.6 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	6 mm
Kragendurchmesser (D2)	1.5 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	10.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 26
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Abisolierlänge	8 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0.14 mm ²	Farbcode	Weidmueller

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen**Zeichnung**