


**H0,75/14D GR BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

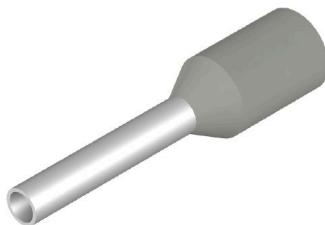

- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
Best.-Nr.	<a href="#">9005870000</a>
Art	H0,75/14D GR BD GSP
GTIN (EAN)	4008190275938
VPE	5000 ST
Verpackung	Rolle

**H0,75/14D GR BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

## Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 0.12 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	verkettete Aderendhülse auf Rolle, Farbe grau	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

**Aderendhülsen**

Kontaktfächendurchmesser (D1)	1.2 mm	Kontaktfächendurchmesser (D1)	8 mm
Kragendurchmesser (D2)	2.8 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	14.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 18
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Abisolierlänge	10 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0.75 mm <sup>2</sup>	Farocode	DIN

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H0,75/14D GR BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Zeichnung**