

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.14mm ² , 1.5mm ² , Trapezcrimp
Best.-Nr.	9005990000
Art	PZ 1.5
GTIN (EAN)	4008190085964
VPE	1 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Datum der letzten Bestellung	2025-10-30T00:00:00+01:00

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	170 mm	Breite (inch)	6.6929 inch
Nettogewicht	171.17 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen 0,14 bis 1,5 mm ²	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	--	------------	--

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 16
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 26	Crimpbereich, max.	1.5 mm ²
Crimpbereich, min.	0.14 mm ²		


Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	1.5 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0.25 mm ²
Crimpart/-profil	Trapezcrimp		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Zeichnungen

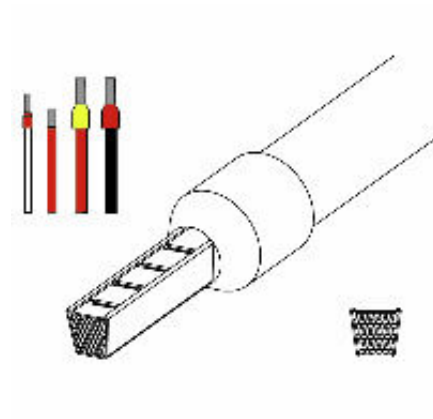

Zubehör**im Mehrfachbeutel**

- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/17,5X SW SV	Ausführung
Best.-Nr.	9006590000	Aderendhülse, Standard, 13 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190332259	
VPE	100 ST	
Art	H1,5/19,5X SW SV	Ausführung
Best.-Nr.	9006630000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 10 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190332266	
VPE	100 ST	

Lieferung in losem Polybeutel

- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/24 XS SW	Ausführung
Best.-Nr.	9202870000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 14.5 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4032248517947	
VPE	100 ST	

Leiter-Nennquerschnitt 0,14 mm²**0.14 mm²**

- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,14/10 GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9005180000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190859909	
VPE	500 ST	
Art	H0,14/10T BR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028250000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, braun
GTIN (EAN)	4008190902018	
VPE	500 ST	
Art	H0,14/12 GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028240000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190902001	
VPE	500 ST	

Mehrfachbeutel



- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,25/10 HBL SV	Ausführung
Best.-Nr.	9026050000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190138288	
VPE	500 ST	
Art	H0,25/10T GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9021210000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190045555	
VPE	500 ST	
Art	H0,25/12 HBL SV	Ausführung
Best.-Nr.	9025780000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190053239	
VPE	500 ST	
Art	H0,25/12T GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9021220000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190153786	
VPE	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,25/10 HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9025740000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190092054	
VPE	500 ST	
Art	H0,25/10T GE	Ausführung
Best.-Nr.	9021010000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190109103	
VPE	500 ST	
Art	H0,25/12 HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9025760000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190010027	
VPE	500 ST	
Art	H0,25/12T GE	Ausführung
Best.-Nr.	9021020000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190184230	
VPE	500 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,34/10 TK SV	Ausführung
Best.-Nr.	9026030000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, türkis
GTIN (EAN)	4008190177171	
VPE	500 ST	
Art	H0,34/12 TK SV	Ausführung
Best.-Nr.	9025790000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, türkis
GTIN (EAN)	4008190121174	
VPE	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,34/10 TK	Ausführung
Best.-Nr.	9025750000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, türkis
GTIN (EAN)	4008190105365	
VPE	500 ST	
Art	H0,34/12 TK	Ausführung
Best.-Nr.	9025770000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, türkis
GTIN (EAN)	4008190067960	
VPE	500 ST	

verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,34/12 TK BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9004390000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, türkis
GTIN (EAN)	4008190881016	
VPE	5000 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/12 OR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028260000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190902025	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14 OR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9026060000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190122201	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14D W SV	Ausführung
Best.-Nr.	9019400000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190066024	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/16 OR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028270000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190902049	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/12 OR	Ausführung
Best.-Nr.	0409500000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190090456	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/12D W	Ausführung
Best.-Nr.	9019000000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190085728	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14 OR	Ausführung
Best.-Nr.	0690700000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190015770	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14D W	Ausführung
Best.-Nr.	9019010000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190120931	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/16 OR	Ausführung
Best.-Nr.	9025870000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190025045	
VPE	500 ST	

PZ 1.5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H0,5/16D W	Ausführung
Best.-Nr.	9019020000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190047108	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/18 OR	Ausführung
Best.-Nr.	1076980000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4032248834631	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/18D W	Ausführung
Best.-Nr.	1076990000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248834624	
VPE	500 ST	

verkettete Aderendhülsen auf Rolle

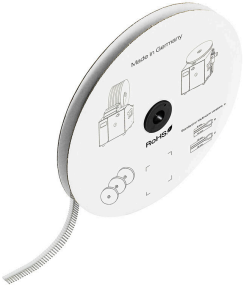

- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/14 OR BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005810000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190275877	
VPE	5000 ST	
Art	H0,5/14D W BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005860000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190275921	
VPE	5000 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/12 W SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028280000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190902216	
VPE	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H0,75/14 W SV	Ausführung
Best.-Nr.	9026070000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190187163	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14D GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9019410000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190164096	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14T HBL SV	Ausführung
Best.-Nr.	9021230000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190153106	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16 W SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028290000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190902056	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/18 W SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028300000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190902063	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/12 W	Ausführung
Best.-Nr.	0409600000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190079826	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/12D GR	Ausführung
Best.-Nr.	9019030000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190127787	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/12T HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9021030000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190152901	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14 W	Ausführung
Best.-Nr.	0462900000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190033248	
VPE	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H0,75/14D GR	Ausführung
Best.-Nr.	9019040000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190099077	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16 W	Ausführung
Best.-Nr.	9025860000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190141967	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16D GR	Ausführung
Best.-Nr.	9019050000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190033002	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16T HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9021050000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190096175	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/18 W	Ausführung
Best.-Nr.	9025910000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190063702	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/18D GR	Ausführung
Best.-Nr.	9019060000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190049560	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/18T HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9021060000	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190071158	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14T HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9021040000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190083168	
VPE	500 ST	

verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/14 W BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005820000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190275884	
VPE	5000 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H0,75/14D GR BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005870000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190275938	
VPE	5000 ST	
Art	H0,75/14T BL BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005900000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190275969	
VPE	5000 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/12 GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028310000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190902070	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14 GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9026080000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190026158	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14D R SV	Ausführung
Best.-Nr.	9019420000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190189099	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/16 GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028320000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190902087	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/18 GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028340000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190902100	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel




- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/12 GE	Ausführung
Best.-Nr.	0409700000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190152222	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/12D R	Ausführung
Best.-Nr.	9019070000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190029074	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14 GE	Ausführung
Best.-Nr.	0463000000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190024697	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14D R	Ausführung
Best.-Nr.	9019080000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190090623	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/16 GE	Ausführung
Best.-Nr.	9025950000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190037291	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/16D R	Ausführung
Best.-Nr.	9019100000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190159986	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/18 GE	Ausführung
Best.-Nr.	9025930000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190101497	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/18D R	Ausführung
Best.-Nr.	9019110000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190174828	
VPE	500 ST	

verkettete Aderendhülsen auf Rolle

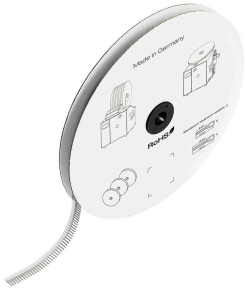

- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/14 GE BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005830000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190275891	
VPE	5000 ST	
Art	H1,0/14D R BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005880000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190275945	
VPE	5000 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/14 R SV	Ausführung
Best.-Nr.	9026090000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190137168	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14D SW SV	Ausführung
Best.-Nr.	9019430000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190107420	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/16 R SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028350000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190902117	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/14 R	Ausführung
Best.-Nr.	0463100000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190065089	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14D SW	Ausführung
Best.-Nr.	9019120000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190153793	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/16 R	Ausführung
Best.-Nr.	0635100000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190141745	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/16D SW	Ausführung
Best.-Nr.	9019130000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190023331	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/18D SW	Ausführung
Best.-Nr.	9019140000	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190046026	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/24 R	Ausführung
Best.-Nr.	0565600000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190187071	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/24D SW	Ausführung
Best.-Nr.	9019150000	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190151676	
VPE	500 ST	

verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/14 R BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005840000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190275907	
VPE	5000 ST	
Art	H1,5/14D SW BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9005890000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190275952	
VPE	5000 ST	
Art	H1,5/14S GN BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	9028370000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grün
GTIN (EAN)	4032248318537	
VPE	5000 ST	

Multi-Beutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/14S W SV	Ausführung
Best.-Nr.	9025700000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190144104	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14S GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9025710000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190031442	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14DS SW SV	Ausführung
Best.-Nr.	9028360000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4032248023219	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14S R SV	Ausführung
Best.-Nr.	9025720000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190072681	
VPE	500 ST	

Lieferung in losem Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/16S OR	Ausführung
Best.-Nr.	9202900000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4032248519026	
VPE	500 ST	
Art	H0,34/11 S TK	Ausführung
Best.-Nr.	9204090000	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, türkis
GTIN (EAN)	4032248593026	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14S OR	Ausführung
Best.-Nr.	9004560000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190286132	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14S W	Ausführung
Best.-Nr.	9004590000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190862060	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/16 DS W	Ausführung
Best.-Nr.	9202910000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248519019	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14DS GR	Ausführung
Best.-Nr.	9028580000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4032248159475	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14S W	Ausführung
Best.-Nr.	9025960000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190009878	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14TS HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9018550000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190207991	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/15S W	Ausführung
Best.-Nr.	9204240000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 9 mm, hellblau, weiß
GTIN (EAN)	4032248621545	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14S GE	Ausführung
Best.-Nr.	9025970000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190063733	
VPE	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H1,0/14S R	Ausführung
Best.-Nr.	9018560000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190207984	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/12S R	Ausführung
Best.-Nr.	9025690000	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190059439	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14S R	Ausführung
Best.-Nr.	9025980000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190080730	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14DS SW	Ausführung
Best.-Nr.	9025240000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190085599	
VPE	500 ST	

Leiter- Nennquerschnitt 0,25 mm² - 6,0 mm²



Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1
 • Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,25/5	Ausführung
Best.-Nr.	9018910000	Aderendhülse, Standard, 5 mm, 5 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190068134	
VPE	1000 ST	
Art	H0,5/10	Ausführung
Best.-Nr.	9004050000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190153052	
VPE	1000 ST	
Art	H0,5/6	Ausführung
Best.-Nr.	0282600000	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190184025	
VPE	1000 ST	
Art	H0,75/10	Ausführung
Best.-Nr.	0542500000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190037482	
VPE	1000 ST	
Art	H0,75/6	Ausführung
Best.-Nr.	0282700000	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190019013	
VPE	1000 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H1,0/10	Ausführung
Best.-Nr.	0282800000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190006662	
VPE	1000 ST	
Art	H1,0/6	Ausführung
Best.-Nr.	0372600000	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190180263	
VPE	1000 ST	
Art	H1,5/10	Ausführung
Best.-Nr.	0186500000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190039592	
VPE	1000 ST	
Art	H1,5/12	Ausführung
Best.-Nr.	9004060000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190147938	
VPE	1000 ST	
Art	H1,5/18	Ausführung
Best.-Nr.	9004070000	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190105761	
VPE	1000 ST	
Art	H1,5/7	Ausführung
Best.-Nr.	0372700000	Aderendhülse, Standard, 7 mm, 7 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190064525	
VPE	1000 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/14 ZH OR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004440000	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190198473	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14D ZH W SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004780000	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190188481	
VPE	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/14 ZH OR	Ausführung
Best.-Nr.	9037200000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190492397	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14D ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	9037380000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190492861	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/16 ZH OR	Ausführung
Best.-Nr.	9037210000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190492687	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/16D ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	9037390000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190492878	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/18 ZH OR	Ausführung
Best.-Nr.	9037220000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190492694	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/18D ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	9037400000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190492892	
VPE	500 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/14 ZH W SV	Ausführung
Best.-Nr.	9018510000	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190019914	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14D ZH GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9018520000	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190097998	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/15T ZH BL SV	Ausführung
Best.-Nr.	9018570000	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190272630	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16 ZH W SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004900000	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190482671	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16D ZH GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004770000	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190038816	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16T ZH HBL SV	Ausführung
Best.-Nr.	9005140000	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190482725	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



Für Leiter von je 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/14 ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	9037230000	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190853976	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14D ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	9037410000	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190492984	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14T ZH HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9037610000	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190493233	
VPE	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H0,75/16 ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	9037240000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190492717	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16D ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	9037420000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190492991	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16T ZH HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9037620000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190493264	
VPE	500 ST	

Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/19DS ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	9202830000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4032248515776	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/19S ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	9202820000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248515769	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/19TS ZH HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9202840000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4032248515783	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Für Leiter von je 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)
- Lose verpackt im Polybeutel
 - Weidmüller Farbcode
 - DIN-Farbcode
 - Sonstiger Farbcode

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/24 ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	9037250000	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190492724	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/24D ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	9037430000	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190493004	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/24T ZH HBL	Ausführung
Best.-Nr.	9037630000	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190493271	
VPE	500 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/15 ZH GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9018530000	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190066925	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/15D ZH R SV	Ausführung
Best.-Nr.	9018540000	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190188832	
VPE	500 ST	

Multi-Beutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/15S ZH GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9018650000	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4032248011407	
VPE	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/19 ZH GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004910000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190482688	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/19D ZH R SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004760000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190160951	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/15 ZH GE	Ausführung
Best.-Nr.	9037260000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190492731	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/15D ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	9037440000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190493011	
VPE	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/15S ZH GE	Ausführung
Best.-Nr.	9018690000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4032248017720	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/19 ZH GE	Ausführung
Best.-Nr.	9037270000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190492748	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/19D ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	9037450000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190493028	
VPE	500 ST	

Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/22DS R ZH	Ausführung
Best.-Nr.	9036330000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 14 mm, rot
GTIN (EAN)	4032248338566	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/25 ZH GE	Ausführung
Best.-Nr.	9037280000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 22 mm, 18 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190492755	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/25D ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	9037460000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 22 mm, 18 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190493035	
VPE	500 ST	

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/16 ZH R SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004410000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190009397	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/16D ZH SW SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004420000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190167455	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/20 ZH R SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004920000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190482695	
VPE	500 ST	

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	H1,5/20D SW ZH SV	Ausführung
Best.-Nr.	9004750000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190055431	
VPE	500 ST	

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/16 ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	9037290000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190492762	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/16D ZH SW	Ausführung
Best.-Nr.	9037470000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190493042	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/20 ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	9037300000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190492779	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/20D ZH SW	Ausführung
Best.-Nr.	9037480000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190493059	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/26 ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	9037310000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190492786	
VPE	100 ST	
Art	H1,5/26D ZH SW	Ausführung
Best.-Nr.	9037490000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190493066	
VPE	100 ST	