


**H1,5/17,5X SW SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

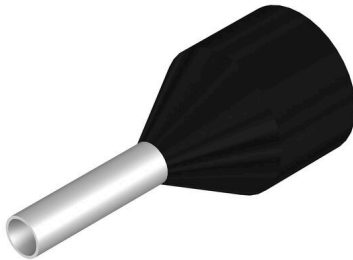

- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 13 mm, 8 mm, schwarz
Best.-Nr.	<a href="#">9006590000</a>
Art	H1,5/17,5X SW SV
GTIN (EAN)	4008 190332259
VPE	100 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.21 g
--------------	--------

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse für kurz- u. erdschlußsichere Leitungen Farbe schwarz	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

#### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	1.8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragendurchmesser (D2)	7 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm
L1 in mm	17.50 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Abisolierlänge	13 mm
Leiteranschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>	Farbcode	Weidmueller

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen

Zeichnung

