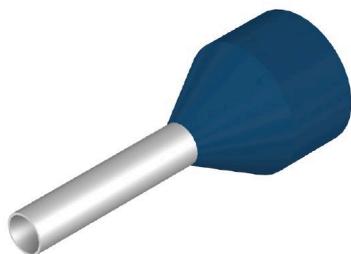


**H2,5/21,5X BL SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 17 mm, 12 mm, blau
Best.-Nr.	<a href="#">9006710000</a>
Art	H2,5/21,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332280
VPE	100 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



RoHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0.3 g
--------------	-------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse für kurz- u. erdschlußsichere Leitungen Farbe blau	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

**Aderendhülsen**

Kontaktflächendurchmesser (D1)	2.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragendurchmesser (D2)	7.9 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm
L1 in mm	21.50 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Abisolierlänge	17 mm
Leiteranschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>	Farbcode	Weidmueller

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## H2,5/21,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Zeichnung

