

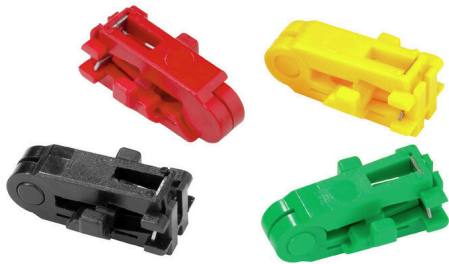
**MEHA KP WS M-D-SPX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

- Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-, Teflon (PTFE)- und Silikon-Isolationen
- Keine Beschädigung des Leiters durch spezielle Formmesser
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar
- Sämtliche Einsätze für ein Gehäuse
- Führungsstege in den Messerkassetten erleichtern das richtige Positionieren des Leiters im Werkzeug

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Zubehör, Messersatz
Best.-Nr.	<a href="#">9006970000</a>
Art	MEHA KP WS M-D-SPX
GTIN (EAN)	4032248363711
VPE	1 ST

## MEHA KP WS M-D-SPX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0.6299 inch
Höhe	11.5 mm	Höhe (inch)	0.4528 inch
Breite	26 mm	Breite (inch)	1.0236 inch
Länge	26 mm	Länge (inch)	1.0236 inch
Nettogewicht	3.68 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Messersatz für Mini-Duro-Stripax bis 1mm <sup>2</sup> für PVC/Silicon
---------------------	---

### Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation	Leiterdurchmesser, max.	1.3 mm
Leiterdurchmesser, min.	0.3 mm	Abisolierlänge, max.	7 mm
Abisolierlänge, min.	3 mm	Farbe	weiß

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		