

STRIPAX PLUS 2.5 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Schneid-, Abisolier- und Crimpwerkzeug für verkettete Aderendhülsenstreifen

- Schneiden
- Abisolieren
- Crimpen
- Automatischer Aderendhülsentransport
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Rationelle Arbeitsweise: nur ein Werkzeug zur Kabelverarbeitung, deshalb erhebliche Zeitersparnis
- Es dürfen nur verkettete Aderendhülsenstreifen à 50 Stück von Weidmüller verarbeitet werden. Der Einsatz von Aderendhülsen-Rollenware kann zu Zerstörungen führen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schneid-, Abisolier- u. Crimpwerkzeuge, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Trapezcrimp
Best.-Nr.	9011980000
Art	STRIPAX PLUS 2.5 ZERT
GTIN (EAN)	4008190004613
VPE	1 ST

STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	210 mm	Breite (inch)	8.2677 inch
Nettogewicht	307 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung	(1)Crimpwerkzeug
---------------------	------------------

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	verkettete Aderendhülsenstreifen	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 14
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 20	Crimpbereich, max.	2.5 mm ²
Crimpbereich, min.	0.5 mm ²		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Trapezcrimp
------------------	-------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel




STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör / Ersatzteile

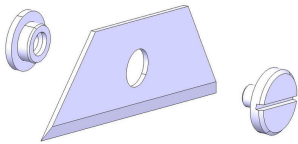

Schneid-, Abisolier- und Crimpwerkzeug für verkettete Aderendhülsenstreifen

- Schneiden
- Abisolieren
- Crimpen
- Automatischer Aderendhülentransport
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Rationelle Arbeitsweise: nur ein Werkzeug zur Kabelverarbeitung, deshalb erhebliche Zeitersparnis
- Es dürfen nur verkettete Aderendhülsenstreifen à 50 Stück von Weidmüller verarbeitet werden. Der Einsatz von Aderendhülsen-Rollenware kann zu Zerstörungen führen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Ausführung
Best.-Nr.	9050340000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4008190350949	
VPE	5 ST	
Art	ERTE AIME SPX P II	Ausführung
Best.-Nr.	2917160000	Cutting blade
GTIN (EAN)	4099986548121	
VPE	1 ST	

verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/14 OR BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004270000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190091774	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14D W BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004280000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190162627	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14T W BD	Ausführung
Best.-Nr.	9021930000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190262402	
VPE	500 ST	

STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör


Art	H0,75/14 W BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004290000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190006778	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14D GR BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004300000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190154837	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14T HBL BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004310000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190179298	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14 GE BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004320000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190167523	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14D R BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004330000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190047498	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14T R BD	Ausführung
Best.-Nr.	9021950000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190262747	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14 R BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004340000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190080723	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14D SW BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004350000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190005474	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14T SW BD	Ausführung
Best.-Nr.	9021960000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190262389	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/14D BL BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004360000	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190083397	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/14T GR BD	Ausführung
Best.-Nr.	9004370000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190052508	
VPE	500 ST	

STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

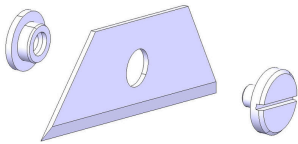Zubehör / Ersatzteile

Schneid-, Abisolier- und Crimpwerkzeug für verkettete Aderendhülsenstreifen

- Schneiden
- Abisolieren
- Crimpen
- Automatischer Aderendhülentransport
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Rationelle Arbeitsweise: nur ein Werkzeug zur Kabelverarbeitung, deshalb erhebliche Zeitersparnis
- Es dürfen nur verkettete Aderendhülsenstreifen à 50 Stück von Weidmüller verarbeitet werden. Der Einsatz von Aderendhülsen-Rollenware kann zu Zerstörungen führen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Ausführung
Best.-Nr.	9050340000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4008190350949	
VPE	5 ST	
Art	ERTE AIME SPX P II	Ausführung
Best.-Nr.	2917160000	Cutting blade
GTIN (EAN)	4099986548121	
VPE	1 ST	