


**EINSATZPAAR PZ 16E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

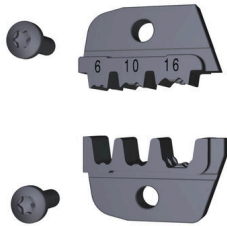

Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Ausführung | 16mm <sup>2</sup> , Indent-Crimp |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9012640000</a>       |
| Art        | EINSATZPAAR PZ 16E               |
| GTIN (EAN) | 4008190114831                    |
| VPE        | 1 ST                             |

**EINSATZPAAR PZ 16E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 12 mm  | Tiefe (inch)  | 0.4724 inch |
| Höhe         | 34 mm  | Höhe (inch)   | 1.3386 inch |
| Breite       | 28 mm  | Breite (inch) | 1.1024 inch |
| Nettogewicht | 39.6 g |               |             |

**Umweltanforderungen**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen            |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

**Kontaktbeschreibung**

|                            |                    |                            |    |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|----|
| Leiterquerschnitt max. AWG | 6                  | Leiterquerschnitt min. AWG | 10 |
| Crimpbereich, max.         | 16 mm <sup>2</sup> |                            |    |

**Werkzeugdaten Crimpen**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Crimpart/-profil | Indent-Crimp |
|------------------|--------------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |