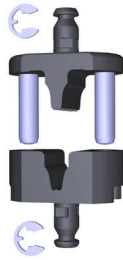


ERTE ES PZ 6 ROTO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--------------------------------|
| Ausführung | 6mm ² , Trapezcrimp |
| Best.-Nr. | 9014480000 |
| Art | ERTE ES PZ 6 ROTO |
| GTIN (EAN) | 4008190877385 |
| VPE | 1 ST |

ERTE ES PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 15 mm | Tiefe (inch) | 0.5906 inch |
| Höhe | 39 mm | Höhe (inch) | 1.5354 inch |
| Breite | 23 mm | Breite (inch) | 0.9055 inch |
| Nettogewicht | 33.64 g | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3 |

Kontaktbeschreibung

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|----|
| Leiterquerschnitt max. AWG | 10 | Leiterquerschnitt min. AWG | 10 |
| Crimpbereich, max. | 6 mm ² | | |

Werkzeugdaten Crimpen

| | |
|------------------|-------------|
| Crimpart/-profil | Trapezcrimp |
|------------------|-------------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |