

**CTI 6 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder  
Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Doppelcrimp, Ovalcrimp
Best.-Nr.	<a href="#">9017290000</a>
Art	CTI 6 ZERT
GTIN (EAN)	4008190239084
VPE	1 ST

## CTI 6 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	250 mm	Breite (inch)	9.8425 inch
Nettogewicht	756 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für isolierte Verbinder 0,5-6 mm <sup>2</sup>	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	---	------------	--

### Kontaktbeschreibung

Kontaktart	isolierte Verbinder	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 10
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 21	Crimpbereich, max.	6 mm <sup>2</sup>
Crimpbereich, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

### Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	6 mm <sup>2</sup>	
Crimpart/-profil	Doppelcrimp, Ovalcrimp	
Crimpstation	Crimpstation Nummer	1
	Leiterquerschnitt, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
	Leiterquerschnitt, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Leiterquerschnitt AWG, min.	20 AWG
	Leiterquerschnitt AWG, max.	16 AWG
	Farbe des Crimping Profil	Rot
	Crimpstation Nummer	2
	Leiterquerschnitt, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Leiterquerschnitt, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
	Leiterquerschnitt AWG, min.	16 AWG
	Leiterquerschnitt AWG, max.	14 AWG
	Farbe des Crimping Profil	Blau
	Crimpstation Nummer	3
	Leiterquerschnitt, min.	4 mm <sup>2</sup>
	Leiterquerschnitt, max.	6 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG, min.	12 AWG	
Leiterquerschnitt AWG, max.	10 AWG	
Farbe des Crimping Profil	Gelb	


### Wichtiger Hinweis

Produktinweis	Nicht für eindrätige (starre) Leiter geeignet. Isolierung am Kontakt wird konisch verpresst.
---------------	--

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Zeichnungen**

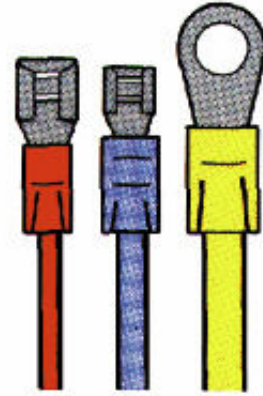

## CTI 6 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Zubehör / Ersatzteile

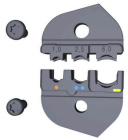

Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder  
Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und  
Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

### Allgemeine Bestelldaten

Art	ERTE ES CTI 6	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9007180000</a>	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4008190262136	
VPE	1 ST	
Art	ERTE ES CTI 6	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9007180000</a>	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4008190262136	
VPE	1 ST	