

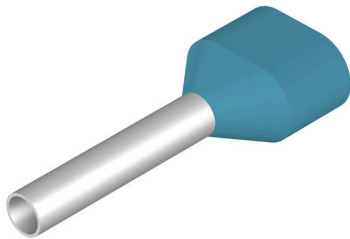
H0,75/15T ZH BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, hellblau
Best.-Nr.	9018570000
Art	H0,75/15T ZH BL SV
GTIN (EAN)	4008190272630
VPE	500 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.14 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe blau	Ausführung	Zwillings-Aderendhülse
---------------------	---------------------------------------	------------	------------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	1.7 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragenbreite (B)	3 mm	Kragenhöhe (A)	5.5 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm	L1 in mm	15.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 18	Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm
Abisolierlänge	11 mm	Leiteranschlussquerschnitt	0.75 mm ²
Farbcode	Telemecanique		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

