


H1,0/15S ZH GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

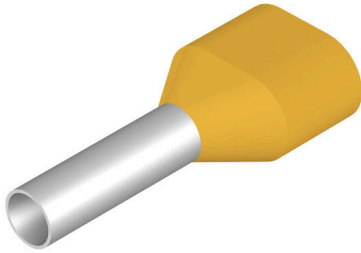

- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, gelb
Best.-Nr.	9018650000
Art	H1,0/15S ZH GE SV
GTIN (EAN)	4032248011407
VPE	500 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.17 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülle, Farbe gelb	Ausführung	Zwillings-Aderendhülle
---------------------	---------------------------------------	------------	------------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	2.2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragenbreite (B)	3.2 mm	Kragenhöhe (A)	5.8 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm	L1 in mm	15.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 17	Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm
Abisolierlänge	12 mm	Leiteranschlussquerschnitt	1 mm ²
Farbcode	Weidmueller		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

