


**H1,0/15S ZH GE SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

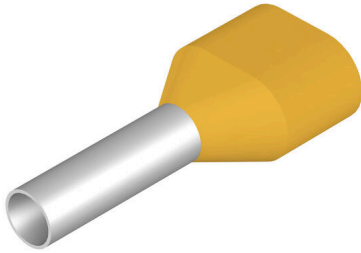

- Einführtrichter aus Polypropylen
  - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">9018650000</a>
Art	H1,0/15S ZH GE SV
GTIN (EAN)	4032248011407
VPE	500 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.17 g
--------------	--------

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe gelb	Ausführung	Zwillings-Aderendhülse
---------------------	---------------------------------------	------------	------------------------

#### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	2.2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragenbreite (B)	3.2 mm	Kragenhöhe (A)	5.8 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm	L1 in mm	15.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 17	Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm
Abisolierlänge	12 mm	Leiteranschlussquerschnitt	1 mm <sup>2</sup>
Farbcode	Weidmueller		

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

