


H10,0/30S ZH EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

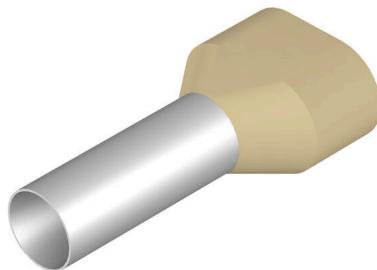

- Einführtrichter aus Polyprophylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, elfenbein
Best.-Nr.	9018870000
Art	H10,0/30S ZH EB
GTIN (EAN)	4032248105823
VPE	100 ST
Verpackung	lose

H10,0/30S ZH EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1.07 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe elfenbein	Ausführung	Zwillings-Aderendhülse
---------------------	--	------------	------------------------

Aderendhülsen

Kontaktfächendurchmesser (D1)	6.5 mm	Kontaktfächendurchmesser (D1)	18 mm
Kragenbreite (B)	7.6 mm	Kragenhöhe (A)	13.4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.5 mm	L1 in mm	30.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8	Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm
Abisolierlänge	23 mm	Leiteranschlussquerschnitt	10 mm ²
Farbcode	Weidmueller		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H10,0/30S ZH EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen**Zeichnung**