


H10,0/24DS ZH R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

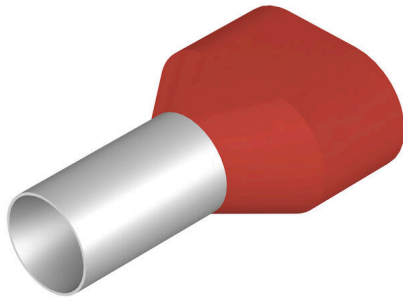

- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, rot
Best.-Nr.	9018880000
Art	H10,0/24DS ZH R
GTIN (EAN)	4032248105830
VPE	100 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.83 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe rot	Ausführung	Zwillings-Aderendhülse
---------------------	--------------------------------------	------------	------------------------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	6.5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	7.6 mm	Kragenhöhe (A)	13.4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0.5 mm	L1 in mm	24.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8	Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm
Abisolierlänge	17 mm	Leiteranschlussquerschnitt	10 mm ²
Farbcode	DIN		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen

Zeichnung

