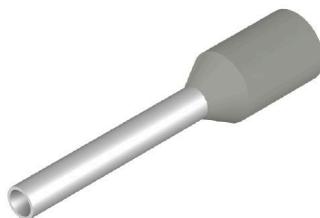


H0,75/16D GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau
Best.-Nr.	9019050000
Art	H0,75/16D GR
GTIN (EAN)	4008190033002
VPE	500 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

www.weidmueller.com

Zulassungen

Zulassungen



RoHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0.09 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen Farbe grau	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	1.2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	10 mm
Kragendurchmesser (D2)	2.8 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	16.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 18
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Militärische Bezeichnung	T 20A 006 A
Abisolierlänge	12 mm	Leiteranschlussquerschnitt	0.75 mm ²
Farbcode	DIN		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H0,75/16D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen**Zeichnung**