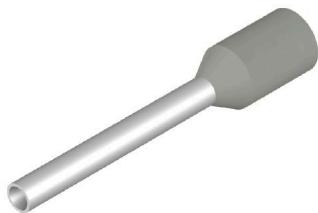


**H0,75/18D GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau
Best.-Nr.	<a href="#">9019060000</a>
Art	H0,75/18D GR
GTIN (EAN)	4008190049560
VPE	500 ST
Verpackung	lose

**Technische Daten**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zulassungen**

## Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 0.1 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen Farbe grau	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

**Aderendhülsen**

Kontaktflächendurchmesser (D1)	1.2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragendurchmesser (D2)	2.8 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	18.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 18
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Militärische Bezeichnung	T 20A 007 A
Abisolierlänge	14 mm	Leiteranschlussquerschnitt	0.75 mm <sup>2</sup>
Farbcode	DIN		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H0,75/18D GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Zeichnung**