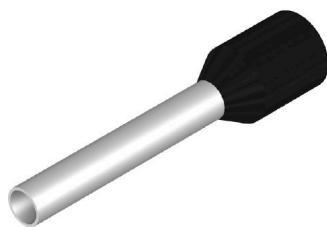


**H1,5/18D SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, schwarz
Best.-Nr.	<b>9019140000</b>
Art	H1,5/18D SW
GTIN (EAN)	4008190046026
VPE	500 ST
Verpackung	lose

**Technische Daten****Zulassungen**

## Zulassungen



RoHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 0.13 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe schwarz	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

**Aderendhülsen**

Kontaktflächendurchmesser (D1)	1.7 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragendurchmesser (D2)	3.5 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	18.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Militärische Bezeichnung	T 20A 014 A
Abisolierlänge	15 mm	Leiteranschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Farbcode	DIN		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnungen****Zeichnung**