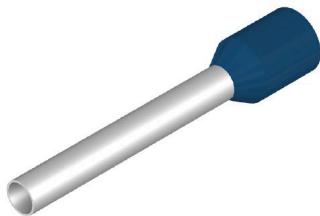


H2,5/25D BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcodes
- Sonstige Farbcodes

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, blau
Best.-Nr.	9019180000
Art	H2,5/25D BL
GTIN (EAN)	4008190101145
VPE	500 ST
Verpackung	lose

H2,5/25D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0.24 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe blau	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	2.2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragendurchmesser (D2)	4.2 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	25.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Militärische Bezeichnung	T 20A 018 A
Abisolierlänge	20 mm	Leiteranschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Farbcode	DIN		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H2,5/25D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen**Zeichnung**