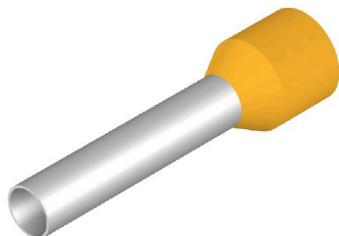


H6,0/26D GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, gelb
Best.-Nr.	9019230000
Art	H6,0/26D GE
GTIN (EAN)	4008190072117
VPE	100 ST
Verpackung	lose

Technische Datenwww.weidmueller.com**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0.5 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	3.5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragendurchmesser (D2)	6.3 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm
L1 in mm	26.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 10
Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm	Militärische Bezeichnung	T 20A 023 A
Abisolierlänge	20 mm	Leiteranschlussquerschnitt	6 mm ²
Farbcode	DIN		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen**Zeichnung**