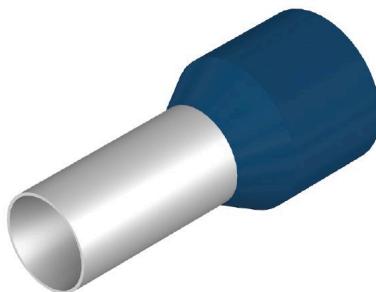


H16,0/22D BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, blau
Best.-Nr.	9019260000
Art	H16,0/22D BL
GTIN (EAN)	4008190125806
VPE	100 ST
Verpackung	lose

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0.67 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe blau	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	5.8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragendurchmesser (D2)	8.8 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.4 mm
L1 in mm	22.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 6
Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm	Militärische Bezeichnung	T 20A 026 A
Abisolierlänge	15 mm	Leiteranschlussquerschnitt	16 mm ²
Farbcode	DIN		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen**Zeichnung**