


**H16,0/28D BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

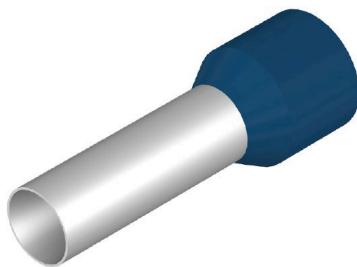

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcodes
- DIN-Farbcodes
- Sonstiger Farbcodes

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, blau
Best.-Nr.	<a href="#">9019270000</a>
Art	H16,0/28D BL
GTIN (EAN)	4008190100773
VPE	100 ST
Verpackung	lose

**Technische Daten**

www.weidmueller.com

**Zulassungen**

## Zulassungen



RoHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 0.83 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe blau	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

**Aderendhülsen**

Kontaktflächendurchmesser (D1)	5.8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragendurchmesser (D2)	8.8 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.4 mm
L1 in mm	28.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 6
Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm	Militärische Bezeichnung	T 20A 027 A
Abisolierlänge	21 mm	Leiteranschlussquerschnitt	16 mm <sup>2</sup>
Farbcode	DIN		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnungen****Zeichnung**