


H16,0/28D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

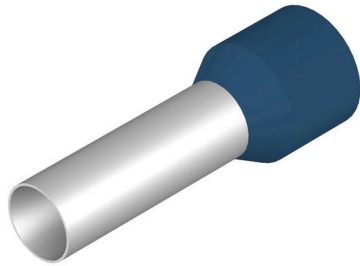

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, blau
Best.-Nr.	9019270000
Art	H16,0/28D BL
GTIN (EAN)	4008190100773
VPE	100 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.83 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe blau	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	5.8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragendurchmesser (D2)	8.8 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.4 mm
L1 in mm	28.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 6
Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm	Militärische Bezeichnung	T 20A 027 A
Abisolierlänge	21 mm	Leiteranschlussquerschnitt	16 mm ²
Farbcode	DIN		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

