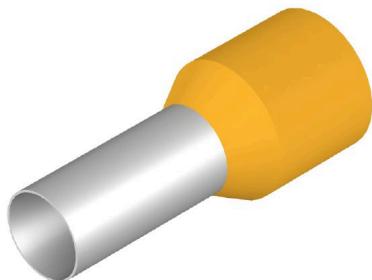


**H25,0/30D 16 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 16 mm, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">9019280000</a>
Art	H25,0/30D 16 GE
GTIN (EAN)	4008190038380
VPE	50 ST
Verpackung	lose

**Technische Daten****Zulassungen**

## Zulassungen



RoHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 1.19 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

**Aderendhülsen**

Kontaktflächendurchmesser (D1)	7.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	16 mm
Kragendurchmesser (D2)	11.2 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.4 mm
L1 in mm	30.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3
Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm	Militärische Bezeichnung	T 20A 028 A
Abisolierlänge	18 mm	Leiteranschlussquerschnitt	25 mm <sup>2</sup>
Farbcode	DIN		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H25,0/30D 16 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Zeichnung**