


H25,0/30D 16 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

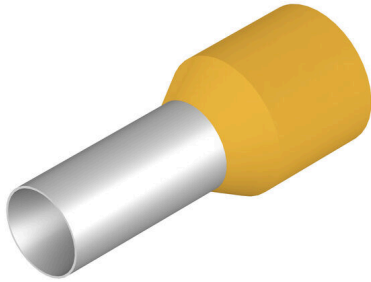

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 16 mm, gelb
Best.-Nr.	9019280000
Art	H25,0/30D 16 GE
GTIN (EAN)	4008 190038380
VPE	50 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1.19 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	7.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	16 mm
Kragendurchmesser (D2)	11.2 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.4 mm
L1 in mm	30.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3
Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm	Militärische Bezeichnung	T 20A 028 A
Abisolierlänge	18 mm	Leiteranschlussquerschnitt	25 mm ²
Farbcode	DIN		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnung

