


**H25,0/36D GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

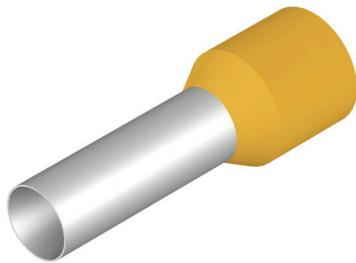

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 24 mm, 22 mm, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">9019300000</a>
Art	H25,0/36D GE
GTIN (EAN)	4008190054984
VPE	50 ST
Verpackung	lose

## Technische Daten

### Zulassungen

#### Zulassungen



RoHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1.44 g

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	7.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	22 mm
Kragendurchmesser (D2)	11.2 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.4 mm
L1 in mm	36.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3
Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm	Militärische Bezeichnung	T 20A 030 A
Abisolierlänge	24 mm	Leiteranschlussquerschnitt	25 mm <sup>2</sup>
Farbcode	DIN		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnungen****Zeichnung**