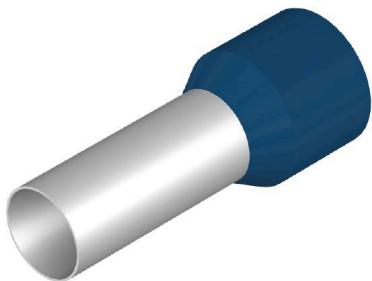


H50,0/41D BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 31 mm, 25 mm, blau
Best.-Nr.	9019350000
Art	H50,0/41D BL
GTIN (EAN)	4008190049263
VPE	50 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

www.weidmueller.com

Zulassungen

Zulassungen



RoHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 3.26 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe blau	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	10.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	25 mm
Kragendurchmesser (D2)	15 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.5 mm
L1 in mm	41.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 1
Metallhülsendicke (S1)	0.3 mm	Militärische Bezeichnung	T 20A 035 A
Abisolierlänge	31 mm	Leiteranschlussquerschnitt	50 mm ²
Farbcode	DIN		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen**Zeichnung**