

## H0,5/14D W SV


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

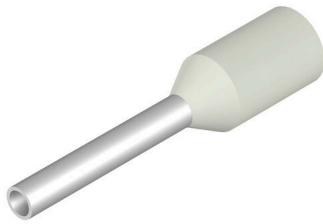

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
Best.-Nr.	<a href="#">9019400000</a>
Art	H0,5/14D W SV
GTIN (EAN)	4008 190066024
VPE	500 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.09 g
--------------	--------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe weiß	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	1 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragendurchmesser (D2)	2.6 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	14.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 20
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Militärische Bezeichnung	T 20A 002 A
Abisolierlänge	10 mm	Leiteranschlussquerschnitt	0.5 mm <sup>2</sup>
Farbcode	DIN		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

