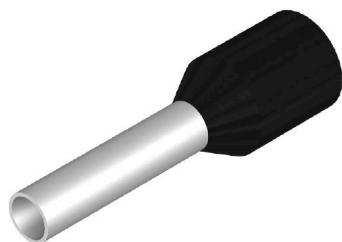


**H1,5/14D SW SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
Best.-Nr.	<a href="#">9019430000</a>
Art	H1,5/14D SW SV
GTIN (EAN)	4008190107420
VPE	500 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

**H1,5/14D SW SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

## Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 0.13 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe schwarz	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

**Aderendhülsen**

Kontaktflächendurchmesser (D1)	1.7 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragendurchmesser (D2)	3.5 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	14.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Militärische Bezeichnung	T 20A 012 A
Abisolierlänge	10 mm	Leiteranschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Farbcode	DIN		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H1,5/14D SW SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Zeichnung**