

## H0,25/10T GE SV


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

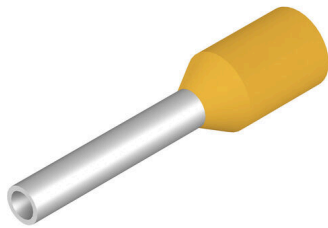

- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">9021210000</a>
Art	H0,25/10T GE SV
GTIN (EAN)	4008190045555
VPE	500 ST
Verpackung	Mehrfachbeutel

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.06 g
--------------	--------

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb	Ausführung	Standard
---------------------	-----------------------------------------------	------------	----------

#### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	0.8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	6 mm
Kragendurchmesser (D2)	1.8 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	10.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 24
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Abisolierlänge	8 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0.25 mm <sup>2</sup>	Farbcode	Telemecanique

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

